


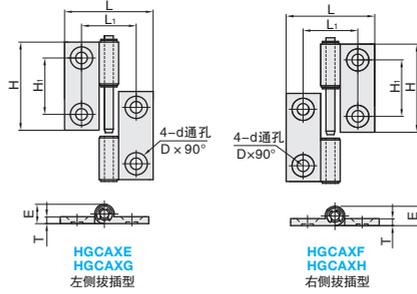

①代号	类型		拔插方向	材质	表面处理
HGCAXE	拔插型	锥孔型	左侧	A6063-T5	本色阳极氧化
HGCAXG					黑色阳极氧化
HGCAXF			右侧		本色阳极氧化
HGCAXH					黑色阳极氧化



订购编号示例

①代号	-	②规格
HGPZPA	-	40



型号		L	H	L ₁	H ₁	E	T	D	d	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格										
HGCAXE HGCAXG HGCAXF HGCAXH	36	36	47	21	25	10	3.5	11	5.5	10	0.02
	48	48		32	30	11		13	6.5		0.03
	62	62	63	42	37				0.05		