


焊接合页

平型 / 抽芯方型 / 平型 · 圆角型

■ 平型 / 抽芯方型



① 代号	类型		载荷	材质	表面处理
HGHSFF	抽芯方型	经济型	中载荷	SUS304	研磨抛光
HGHSFG			轻载荷	SPCC	镀锌

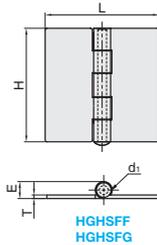

订购编号示例

① 代号	-	② 规格
HGHSFF	-	65



型号		L	H	T	E	d ₁	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② 规格							
HGHSFF	65	63.5	63.5	2	9.5	4.9	25	0.09
HGHSFG				3	12.6	6	16	0.13