


 


①代号	类型			调整角度	材质	表面处理 / 颜色
HGNZYF	单侧旋转型	阻尼型	内螺纹型	任意角度定位型	ZDC	镀铬
HGNZYG						喷塑 (黑色)


订购编号示例

①代号	-	②规格
HGNZYF	-	50

型号		对称扭矩 (N·M)	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格			
HGNZYF HGNZYG	50	自由摆动	40	0.14
	50A	1.36		
	50B	2.26		
	50C	3.16		
	50D	4.07		

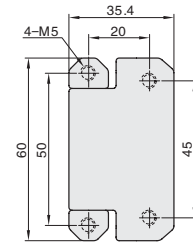

HGNZYF
HGNZYG

 

视角标准：第一视角