

铝合金合页

平型·锥孔型 / 腰孔型



大批量
订购
bulk order


■ 平型·锥孔型 / 腰孔型



库存

① 代号	类型	材质	表面处理 / 颜色
HGPAFD	平型	A6060-T5	本色阳极氧化
HGPAFH	经济型平型		喷砂本色阳极氧化

⚠ 转轴位置有 POM 衬套,可防止金属之间摩擦。

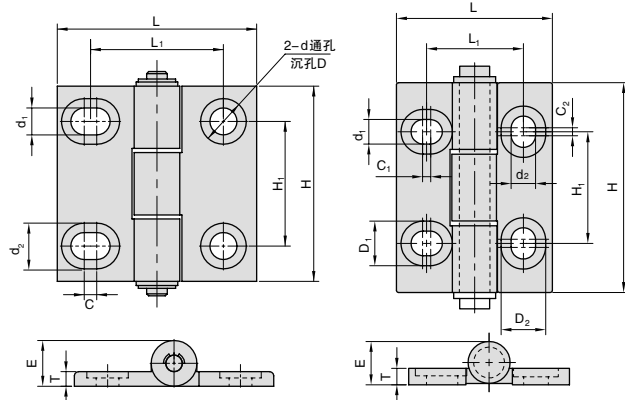

HGPAFD
横向腰孔型

HGPAFH
横竖向腰孔型

视角标准：第一视角

订购编号示例

① 代号	-	② 规格
HGPAFD	-	47

型号		L	H	L ₁	H ₁	T	E	D	d	d ₁	d ₂	C	负载(kg)	参考重量(kg/pcs)
① 代号 HGPAFD	② 规格 47	35	47	21	25	3.5	10	10	5.5	5.5	10	1.5	10	0.020
	47A	48	63	32	30		11	11	6.5	6.5	11	3		0.035
	63	62	63	42	37							5		0.050

型号		L	H	L ₁	H ₁	T	E	C ₁	C ₂	D ₁	d ₁	D ₂	d ₂	负载(kg)	参考重量(kg/pcs)
① 代号 HGPAFH	② 规格 47	35	47	21.75	25	3.5	10	1.5	1.5	10	5.5	10	5.5	10	0.02
	47A	48	63	32	30		11	2	2	11	6.5	11	6.5		0.03
	63	62	63	42	37				5	5					0.05



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询