






①代号	类型		适用内/外装门	材质	表面处理
HGYSCA	插销型	锥孔 + 腰孔型	外装门	SUS304	滚磨抛光
HGYSCB					喷漆黑色
HGYBCC				SPCC	喷漆黑色
HGYBCB					镀锌

订购编号示例



①代号	-	②规格	-	③ T
HGYSCA	-	108	-	2.5

型号			负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格	③ T		
HGYSCA	108	T2.5	25	0.15
	116.5			0.13
HGYSCB	108	T2.5		0.15
HGYBCC		T2.75		0.18
HGYBCB				

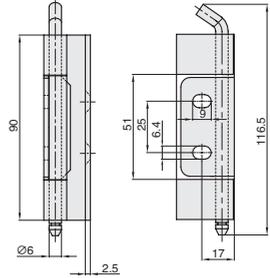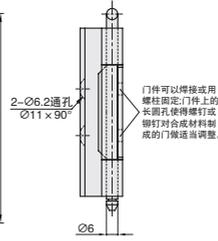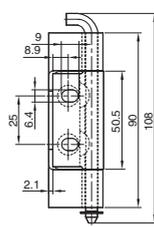

HGYSCA-108
HGYSCB-108
HGYBCC-108
HGYBCB-108

 ▲安装尺寸图

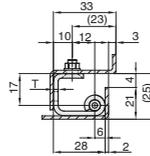

HGYSCA-116.5

