

暗式拉手

快速安装型




大批量
订购
bulk order


■暗式拉手·快速安装型




①代号	类型	材质	表面处理 / 颜色
PHAPIC	快速安装型	ABS+PC	黑色
PHAPID			象牙色
PHAPIE		ABS 树脂	黑色
PHAPIG			黑色
PHAZIA		ZDC	镀亮铬
PHAZIB			镀砂铬

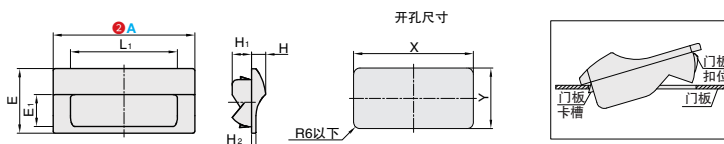


PHAPIC
PHAPID

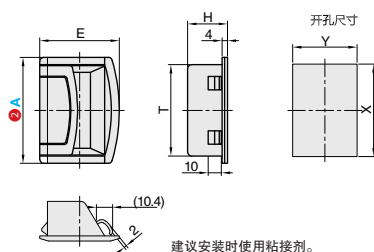

建议安装时使用粘接剂。
PHAPIE

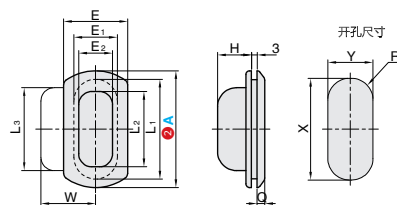

PHAPIG

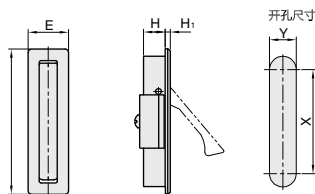

PHAZIA
PHAZIB

订购编号示例

①代号	-	② A
PHAPIC	-	A90



型号		L ₁	E	E ₁	H	H ₁	H ₂	X	Y			参考重量 (kg/pcs)
①代号	② A								适用板厚 0.8~1.2	适用板厚 1.4~1.8	适用板厚 2~2.4	
PHAPIC PHAPID	70	43	38	18.5	10.5	15	3	47	28.5	29.3	30	0.02
	90	63	44	22.9	11			67	34.5	35.3	36	0.02
	110	83	50	26.8	11.5	3.5	89	40.5	41.3	42	0.04	
	140	109	64	37.8			115	54.5	55.3	56	0.05	

型号		E	T	H	Y	X	适用门板厚度 (mm)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② A							
PHAPIE	80	60	69	30	48.5	70	1~1.2	0.05
	120	82	108		70	108.5		0.07
	180	82	168	70	168.5	0.09		

型号		L ₁	L ₂	L ₃	E	E ₁	E ₂	H	W	Q	开孔尺寸			参考重量 (kg/pcs)
①代号	② A										X	Y	R	
PHAPIG	62	53	40	44	34	23	18	18	29	4	54	24	11.5	0.03
	92	83	62	66	42	27	22	32	42	5	84	28	13.5	0.05
	133	119	92	96	58	39	30	35	47	6	120	40	19.5	0.11

型号		E	H	H ₁	Y	X	适用门板厚度 (mm)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② A							
PHAZIA	50.3	12	10	2	10	38	1~5	0.03
PHAZIB	73.5	20.5	11	2.5	14.5	53		0.07

拉手