

定位型圆形拉手

内装型

库存产品

成本
经济型产品

隔天发货

■内装型


NEW
新产品



① 代号	类型	[M] 材质	[S] 表面处理
PHYBSA	定位型	1215	镀铬
PHYSSA		SUS304	镜面抛光

●特点:

握把部可 180° 折叠, 扳倒后不会产生障碍;
拉手折叠时有折叠紧扣功能 (临时固定功能);
拉手的截面形状采用易于抓握的圆形。

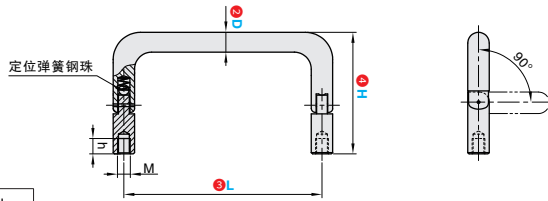

订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ L	-	④ H
PHYBSA	-	D8	-	L80	-	H50

PHYBSA PHYSSA

型号				h	M	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② D	③ L	④ H			
PHYBSA PHYSSA	8	80	50	6	5	0.1
		90				0.12
		100				0.14



小单	中大单	大单
1~50	51~100	100~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

G1

门拉手 / 手柄 / 手轮 / 合页 / 组件