

防水平面锁

把手按压转动式·直角型·单点式

成本
经济型产品

大批量
订购
bulk order

■把手按压转动式·直角型·单点式

NEW
新产品

CAD
2D/3D



① 代号	类型			材质	表面处理
LKPZUK	把手按压 转动式	直角型	带锁芯	ZDC	镀亮光铬
LKPZUY					电泳 (黑色)


● 特点:

防水型。


● 用途:

配电盘、电控箱、机械门锁。
配置钥匙: 2 把

L: 100

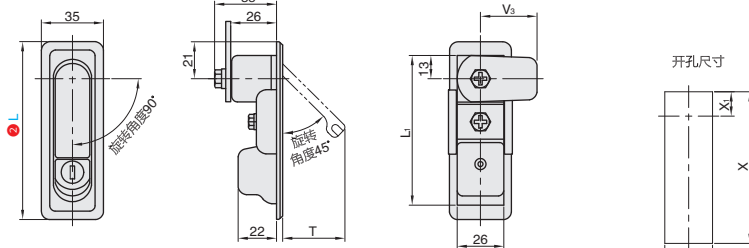

L: 117/132

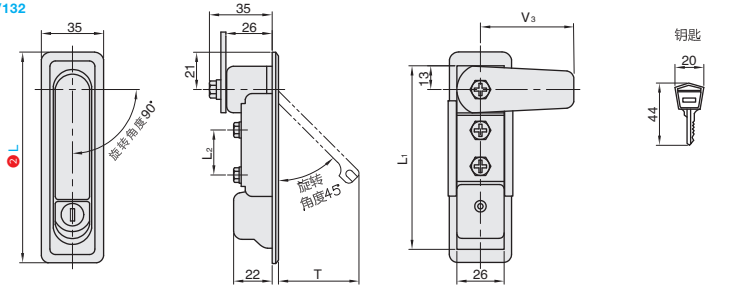

订购编号示例

① 代号	② L
LKPZUK	L100

LKPZUK
LKPZUY

视角标准: 第一视角

① 代号	型号	② L	L ₁	L ₂	T	V ₃	开孔尺寸			参考重量 (kg)
							X	X ₁	Y	
LKPZUK LKPZUY		100	84	-	35	52	85	13	27	0.34
		117	102	25	45	52	103			0.39
		132	116	35	52	77	117	0.41		



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



优惠价	1~9	10~
100%		现询

G1

门拉手
手柄
合页
手轮