

# 型材专用脚轮

固定型 - 重载型 / 平顶万向型 - 重载型



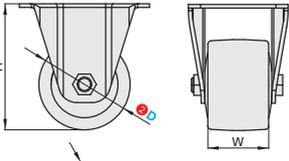
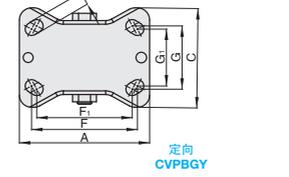
大批量  
订购  
bulk order

## ■固定型 - 重载型



库存

①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVPBGY	固定型	Q235A	烤漆 (墨绿)	-	SD	圆边人造橡胶	灰色	单轴承
					UH	聚氨酯	橙色	
					PP	聚丙烯	黄色	

**订购规格示例**

①代号	-	② D	-	③ 轮部代号
CVPBGY	-	D100	-	SD

型号		③ 轮部代号	W	H	A	C	F	F <sub>1</sub>	G	G <sub>1</sub>	d	容许负载 (KG)
①代号	② D											
CVPBGY	100	SD UH PP	45	142	114	102	91.2	75.5	75.5	67	11	250
	125			300								
	150			350								
	200			400								

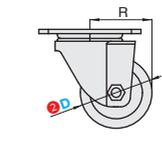
 
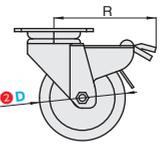
 
	小单	中大单	大单		1~9	10~
	1~50	51~100	101~		100%	现询
	通常	7 工作日	现询			

## ■平顶万向型 - 重载型



库存

①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVPBQY	万向型	Q235A	烤漆 (绿色)	-	SD	圆边人造橡胶	灰色	单轴承
CVPBBY				五金双刹	UH	聚氨酯	橙色	
					PP	聚丙烯	黄色	

**订购规格示例**

①代号	-	② D	-	③ 轮部代号
CVPBQY	-	D100	-	SD

型号		③ 轮部代号	R	H	W	A	C	F	F <sub>1</sub>	G	G <sub>1</sub>	d	容许负载 (KG)
①代号	② D												
无刹 CVPBQY 五金双刹 CVPBBY	100	SD UH PP	45	95	114	102	91.5	75.5	77.5	67	11	11	250
	125			112.5									300
	150			120									350
	200			154.5									240

△刹车方式默认双刹。

	小单	中大单	大单		1~9	10~
	1~50	51~100	101~		100%	现询
	通常	7 工作日	现询			

脚轮