

# 型材专用脚轮

## 中载型

交期缩短


大批量  
订购  
bulk order

### ■中载型



库存

| ①代号    | 支架  |       |            |      | 轮部  |        |    |     |
|--------|-----|-------|------------|------|-----|--------|----|-----|
|        | 类型  | 材质    | 表面处理       | 刹车形式 | ③代号 | 材质     | 颜色 | 轴承  |
| CVPBGL | 固定型 | Q235A | 烤漆<br>(墨绿) | -    | SD  | 圆边人造橡胶 | 灰色 | 单轴承 |
|        |     |       |            |      | UH  | 聚氨酯    | 橙色 |     |
|        |     |       |            |      | PP  | 聚丙烯    | 黄色 |     |

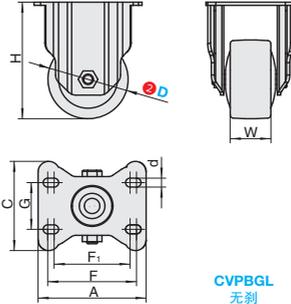

CVPBGL  
无刹



#### 订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号  
CVPBGL - D75 - SD

| 型号           |     | ③轮部代号          | H   | A  | C  | F  | F <sub>1</sub> | G  | W  | d   | 容许负载<br>(KG) |
|--------------|-----|----------------|-----|----|----|----|----------------|----|----|-----|--------------|
| ①代号          | ②D  |                |     |    |    |    |                |    |    |     |              |
| 无刹<br>CVPBGL | 75  | SD<br>UH<br>PP | 106 | 95 | 70 | 78 | 71             | 45 | 32 | 8.5 | 100          |
|              | 100 |                | 130 |    |    |    |                |    |    |     |              |
|              | 125 |                | 142 |    |    |    |                |    |    |     |              |



| 小单   | 中大单    | 大单   |
|------|--------|------|
| 1-50 | 51-100 | 101~ |
| 通常   | 7 工作日  | 现询   |




| 1-9  | 10~ |
|------|-----|
| 100% | 现询  |

### ■中载型



库存

| ①代号    | 支架        |      |            |      | 轮部  |        |    |     |
|--------|-----------|------|------------|------|-----|--------|----|-----|
|        | 类型        | 材质   | 表面处理       | 刹车形式 | ③代号 | 材质     | 颜色 | 轴承  |
| CVPBQL | 平顶<br>活动型 | Q235 | 烤漆<br>(绿色) | -    | SD  | 圆边人造橡胶 | 灰色 | 单轴承 |
| CVPBBL |           |      |            | 塑双刹  | UH  | 聚氨酯    | 橙色 |     |
|        |           |      |            |      | PP  | 聚丙烯    | 黄色 |     |

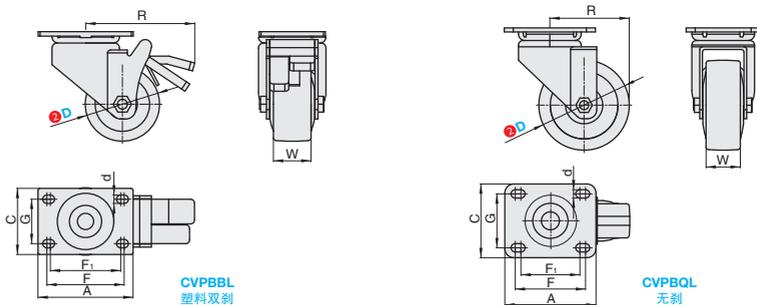

CVPBBL  
塑料双刹

CVPBQL  
无刹



#### 订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号  
CVPBQL - D75 - SD

| 型号                             |     | ③轮部代号          | H   | R     | A  | C  | F  | F <sub>1</sub> | G  | W  | d   | 容许负载<br>(KG) |
|--------------------------------|-----|----------------|-----|-------|----|----|----|----------------|----|----|-----|--------------|
| ①代号                            | ②D  |                |     |       |    |    |    |                |    |    |     |              |
| 无刹<br>CVPBQL<br>塑料双刹<br>CVPBBL | 75  | SD<br>UH<br>PP | 106 | 74.5  | 95 | 70 | 78 | 71             | 45 | 32 | 8.5 | 100          |
|                                | 100 |                | 131 | 88    |    |    |    |                |    |    |     | 130          |
|                                | 125 |                | 156 | 101.5 |    |    |    |                |    |    |     | 142          |



| 小单   | 中大单    | 大单   |
|------|--------|------|
| 1-50 | 51-100 | 101~ |
| 通常   | 7 工作日  | 现询   |



| 1-9  | 10~ |
|------|-----|
| 100% | 现询  |