


导向型滚轮




按图定制


①代号	类型	主体M材质	S表面处理	M材质	
				挡圈	轴承
WSS	60度钢丝绳用型	45#	-	弹簧钢	钢
WSSB		45#	四氧化三铁保护膜		
WSSN		45#	无电解镀锌		
WSAY		铝合金	本色阳极氧化处理	不锈钢	
WBS	90度槽钢用型	45#	四氧化三铁保护膜	弹簧钢	钢
WBSB		45#	无电解镀锌	不锈钢	
WBSN		45#	无电解镀锌	不锈钢	

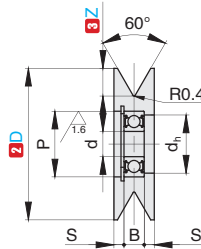

WSS/WSSB/WSSN/WSAY
60度钢丝绳用型

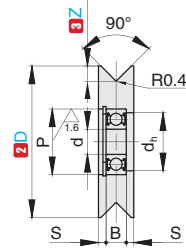

WBS/WBSB/WBSN
90度槽钢用型

 

视角标准：第一视角



①代号 - ②D - ③Z - ④d
WSS - D40 - Z5 - d8

①代号	型式		③Z槽深		④d	P	d _h	T	S	B	使用轴承
	钢丝绳用型	槽钢用型	钢丝绳用型	槽钢用型							
WSS WSSB WSSN WSAY WBS WBSB WBSN	▲20	4	3	3	10	8	10	3	4	623-2Z	
	▲30	4	3	5	16	13	10	2.5	5	625-2Z	
	40	4	-	6	19	16	12	3	6	626-2Z	
	30	5	-	6	19	16	12	3	6	626-2Z	
	40	5	-	8	24	21	14	3	8	628-2Z	
	▲40	7	5	8	24	21	14	3	8	628-2Z	
	▲50	7	5	10	26	23	14	3	8	6000-2Z	
	50	9	-	10	26	23	14	3	8	6000-2Z	
	60	9	-	10	26	23	14	3	8	6000-2Z	
	▲60	11	6	10	26	23	16	4	8	6000-2Z	
	60	11	-	12	28	25	20	6	8	6001-2Z	
	▲100	11	6	12	28	25	16	4	8	6001-2Z	

▲ 轴承采用压入方式
▲ 仅带▲的尺寸规格适用于90度槽钢用型

E2
滚轮滚筒

