

45 钢八螺丝高刚性胀套型双膜片联轴器

胀套型




大批量
订购
bulk order

产品特点: 安装方便, 结构紧凑, 适用于高速运转; 采用多边形弧形 8 个螺丝膜片, 可进行大扭力传动, 使用更安全可靠性能高。

NEW
新产品



① 代号	主体 M 材质	弹性体 M 材质	S 表面处理
CPLNBSZ	45 钢	SUS304 不锈钢	四氧化三铁保护膜

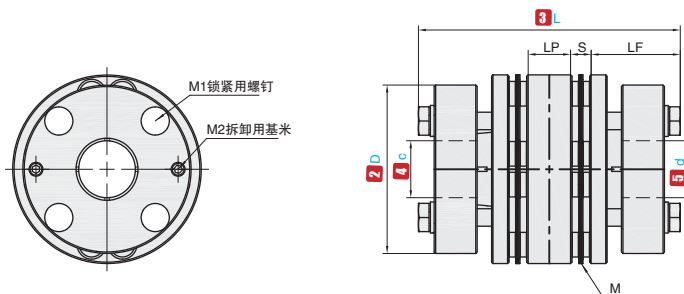

订购编号示例

① 代号 - ② D - ③ L - ④ c - ⑤ d
CPLNBSZ - 56 - 84.5 - c14 - d16

① 代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围	LF	LP	S	M
CPLNBSZ	56	84.5	14 15 16 18 20 22 24 25	24.5	13.5	6	M5
	65	90.2	14 15 16 18 20 22 24 25 28 30 32 35	25.8	14.6	7	M6
	87	104	16 18 20 22 24 25 30 32 35	26.25	19	8.5	M8
	94	108	16 18 20 22 24 25 28 30 32 35 40 45 48	28.5	20	9.5	M8
	104	112	20 25 28 30 32 35 40 45 48 50 55 60	26.75	21	10.5	M10
	126	201	20 25 28 30 32 35 40 45 48 50 55 60 65	29.7	21	12.6	M10

① 代号	② D	③ L	额定扭矩 (N·m)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	容许轴向偏 差 (mm)	容许转速 (rpm)	静态扭转刚度 (N·m/rad)	惯性矩 (kg·m ²)	重量 (g)
CPLNBSZ	56	84.5	75	0.02	0.5	±0.5	7700	2.7x10 ⁴	6.1x10 ⁻⁵	800
	65	90.2	105				7000	3.8x10 ⁴	8.2x10 ⁻⁴	1250
	87	107	195				6000	5.0x10 ⁴	1.3x10 ⁻³	1620
	94	108	270				4500	1.2x10 ⁴	2.56x10 ⁻³	2410
	104	112	420				4500	1.3x10 ⁴	7.65x10 ⁻³	2530
	126	121	675				4500	2.7x10 ⁴	1.67x10 ⁻²	5320

▲以上参数由最大孔径测得。