

# 胀紧套 外紧固型



大批量  
订购  
bulk order

产品特点: 适用于薄壁轮毂与轴的联接, 轴径较大, 可以传递较大扭矩的特点, 结构简单, 使用方便。




①代号	主体材质	表面处理
EDO	45#	-
EDOH		四氧化三铁保护膜
EDON		无电解镍
EDOS	SUS304	-

▲ EDON 提供的螺钉表面为四氧化三铁保护膜。  
▲ 符合国标 JB/T 7934-1999 Z7B 胀紧套标准。

## ■ 轴及孔部的推荐公差、表面粗糙度

安装面	公差	表面粗糙度
轴外径	h8	Ra1.6 以下
轴孔部内径	H8	Ra3.2 以下

▲ 拆卸用螺纹孔的螺纹径与锁紧螺栓相同。

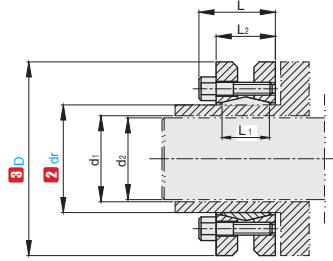

## 订购编号示例

①代号	-	②内径 dr	-	③外径 D
EDO	-	30	-	60

EDO/EDOH/EDON/EDOS  
外紧固型

①代号	主要尺寸							额定负荷		锁紧螺钉		螺钉锁紧 扭矩 (N·m)
	②内径 dr	③外径 D	d1	L	L1	L2	最大间隙 (d1-d2)	轴向力 (KN)	扭矩 (N·m)	数量	规格	Ts
								Ft	Mt			
EDO EDOH EDON EDOS	24	50	19	23	14	19.5	0.017	23	216	6	M5	4
			20					27	265			
			21					30	314			
	30	60	24	25	16	21.5	0.017	31	372	7	M5	4
			25					34	421			
			26					36	461			
	36	72	26	27.5	18	23.5	0.032	36.3	471	5	M6	12
			28					39.3	550			
			30					47.5	713			
	44	80	32	29.5	20	25.5	0.032	57.8	925	7	M6	12
			35					67.1	1175			
			36					70.8	1275			
	50	90	38	31.5	22	27.5	0.032	69.1	1313	8	M6	12
			40					81.9	1638			
			42					91.7	1925			
	55	100	42	34.5	23	30.5	0.032	69.0	1450	8	M6	12
			45					84.4	1900			
			48					97.9	2350			
	62	110	48	34.5	23	30.5	0.048	116	2775	10	M6	12
			50					131	3275			
			52					139	3613			
	68	115	50	34.5	23	30.5	0.048	100	2500	10	M6	12
			55					114	3125			
			60					131	3938			
75	138	55	37.8	25	32.5	0.048	114	3125	7	M8	30	
		60					133	4000				
		65					152	4938				
80	145	60	37.8	25	32.5	0.048	133	4000	7	M8	30	
		65					150	4875				
		70					164	5750				
90	155	65	44.3	30	39	0.048	183	5938	10	M8	30	
		70					214	7500				
		75					242	9063				
100	170	70	49.3	34	44	0.048	246	8625	12	M8	30	
		75					250	9375				
		80					281	11250				

G5  
手柄/手  
轮  
拉门  
组件  
合页

# 胀紧套 外紧固型



大批量  
订购  
bulk order

①代号	主要尺寸							额定负荷		锁紧螺钉		螺钉锁紧 扭矩
	②内径	③外径	d1	L	L1	L2	最大间隙 (d1-d2)	轴向力 (KN)	扭矩 (N·m)	数量	规格	Ts
	dr	D						Ft	Mt			
EDO EDOH EDON EDOS	110	185	75	56.4	39	50	0.048	240	9000	9	M10	59
			80					281	11250			
			85					318	13500			
	115	188	85	57	39	50	0.048	271	11500	10	M10	59
			90					350	15750			
			95					395	18750			
	125	215	85	60.4	42	54	0.069	324	13750	12	M10	59
			90					361	16250			
			95					395	18750			
	140	230	95	68	46	60.5	0.069	397	18875	10	M12	100
			100					440	22000			
			105					479	25125			
	155	265	105	72	50	64.5	0.069	524	27500	12	M12	100
			110					568	31250			
			115					609	35000			

EDO	EDOH/EDON	EDOS
6天发货	11天发货	定制



小单	大单
1-20	21~
正常	报价

G5  
拉手/合页  
手柄/手轮  
门组件