

气压用歧管块·前后贯通型



L5
歧管块




按图定制

①代号		边长	④材质	⑤表面处理	最高使用压力
间距固定型	MALAEJP	30×40	铝合金	-	1MPa(≈10.2KgF/cm²)以下
间距指定型	MALAEHP	30×40			


间距固定型 MALAEJP

(边长30×40)

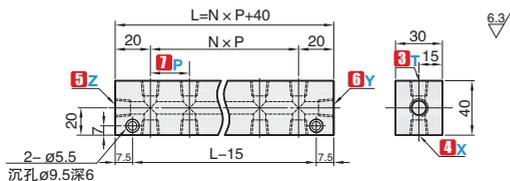

间距指定型 MALAEHP

(边长30×40)

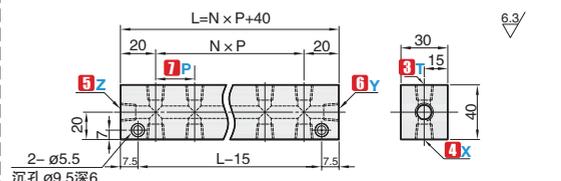

视角标准：第一视角



①代号 - ②侧面孔数K - ③T - ④X - ⑤Z - ⑥Y - ⑦间距P
MALAEJP - K2 - T1 - X5 - Z1N - Y2 - P30

▲ 选用间距指定型时，请合理指定P值，避免出现接头干涉或拆装空间不足等情况。

①代号	②侧面孔数K	RC(PT)/M/NPT选择				⑦间距P	N	螺孔数
		③T	④X	⑤Z	⑥Y			
间距固定型 MALAEJP (30×40)	1					30	0	4
	2						1	6
	3			1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)			2	8
	4			1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4)			3	10
	5						4	12
	6						5	14

▲ 侧面孔数为“6”时，L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。

①代号	②侧面孔数K	RC(PT)/M/NPT选择				⑦间距P	N	螺孔数
		③T	④X	⑤Z	⑥Y			
间距指定型 MALAEHP (30×40)	2					20~50	1	6
	3			1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)			2	8
	4			1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4)			3	10
	5						4	12
	6						25~50	5

▲ Z、Y尺寸不能选择5(M5)。 ▲ 侧面孔数为“6”时，L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。

