


弹簧柱塞

球头一字槽型

■ 球头一字槽型



① 代号	类型	主体			球头		弹簧
		[M] 材质	[H] 硬度	[S] 表面处理	[M] 材质	[H] 硬度	[M] 材质
PEAS	一字型	SCM435	29~35HRC	发黑	SUJ2	55HRC~	SUS304
PEBU		SUS304	-	-	SUS304		

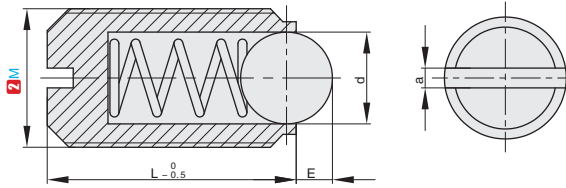

订购编号示例

① 代号	-	② M
PEAS	-	M6

① 代号	② M	d	E	L	a	许用载荷 (N)	
						min.	max.
PEAS PEBV	3	1.5	0.5	7	0.5	1.5	2.9
	4	2.5	0.8	9	1	3.9	9.8
	5	3	0.8	12	1.2	4.9	19.6
	6	3.5	0.8	14	1.2	9.8	29.4
	8	4.5	1.2	16	1.5	12.7	39.2
	10	6	1.3	19	1.5	18.6	49
	12	8	1.8	22	2	19.6	58.8
	16	10	2.5	24	2	29.4	98

- ▲ min. 表示弹簧柱塞接触时，销尚未压缩时的力量。
- ▲ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。
- ▲ 前端部无扳手槽。通过一字槽来进行安装。
- ▲ 行程 E、槽尺寸 a 及许用载荷均为参考值，而非保证值
- ▲ 未进行耐滑动处理。