

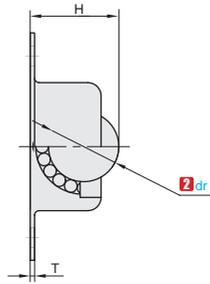
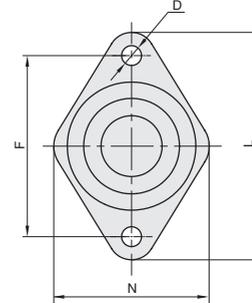
★ 产品特点：向上专用，主要用于搬运轻量物品的传输系统线上。

### ■ 法兰固定型



①代号	M材质		S表面处理
	本体	主球	
CYSX	SPCC	SUJ2	镀锌
CYNX	SPCC	POM	

⚠ 可选不锈钢主球和小球，请咨询销售工程师

CYSX/CYNX  
法兰固定型

视角标准：第一视角

 


①代号 - ②dr  
CYSX - d12

型号		D	L	N	H	T	F	使用荷重N	自重g
①代号	②dr								
CYSX CYNX	12	4	47	32	15.2	1	35	8	30
	15.875	4	50	35	20	1	39	10	38
	19.05	4	53	36	23.5	1	43	15	45
	25.4	5.5	71	50	29.5	1.2	56	25	130
	30.16	7	86	63	40	1.2	69.5	60	240

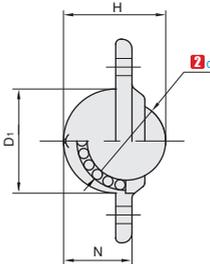
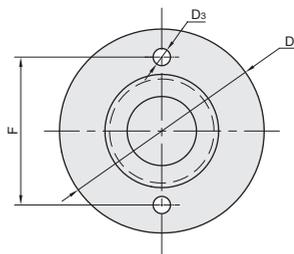
★ 产品特点：向上专用，主要用于搬运轻量物品的传输系统线上。

### ■ 圆球法兰固定型



①代号	M材质		S表面处理
	本体	主球	
CYBSX	SPCC	SUJ2	镀锌
CYBNX	SPCC	POM	

⚠ 可选不锈钢主球和小球，请咨询销售工程师

CYBSX/CYBNX  
圆球法兰固定型

视角标准：第一视角



①代号 - ②d  
CYBSX - d12

型号		D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	H	F	N	使用荷重N	自重g
①代号	②d								
CYBSX CYBNX	12	22	40	3.5	14.8	28	10	80	30
	15.875	23	44	4.2	19	31	12	100	40
	19.05	30	55	5	23.3	40	13	150	70
	22.22	33	56	4	25.5	39.3	14.5	200	120
	25.4	40	72	5.5	30	55.5	19	250	160
	30.16	43	73	5	37	60	22	600	350