

万向球提升器

双活塞



■双活塞





进口产品



①代号	材质				
	主球	封盖	本体	进气接头	底板
UBJ (一般用)	SUJ2	尼龙	A6063-T5	A6063-T5	A6063-T5
UBJR (无尘室用)	SUS440C	SUS304	铝 + 无电解镍	铝 + 无电解镍	铝 + 无电解镍

▲固定用螺栓附属在本体上。

产品特点: 适用于各种半导体、FPD 制造设备内部的定位及通用夹具、无尘室内的各种重量组件的搬运, 定位等各种需求。

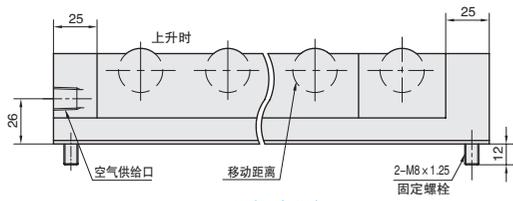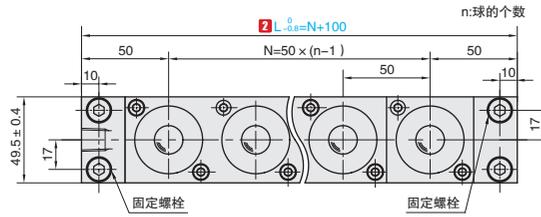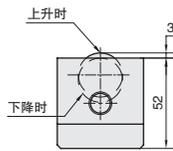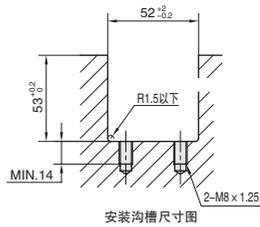

UBJ (一般用)
UBJR (无尘室用)

订购编号示例

①代号	-	② L
UBJ	-	100

①代号	②提升器全长 L (mm)	球的个数 n	自重 (kg)	提升器单组的顶出能力		
				供给空气压力		
				0.4MPa (kN)	0.5MPa (kN)	0.6MPa (kN)
UBJ (一般用) UBJR (无尘室用)	100	1	0.8	0.98	1.24	1.51
	150	2	1.2	1.96	2.49	3.02
	200	3	1.6	2.94	3.73	4.53
	250	4	2	3.92	4.98	6.04
	300	5	2.4	4.90	6.22	7.55
	350	6	2.8	5.88	7.47	9.06
	400	7	3.2	6.86	8.71	10.60
	450	8	3.6	7.84	9.96	12.10
	500	9	4	8.82	11.20	13.60
	550	10	4.4	9.80	12.40	15.10
	600	11	4.8	10.80	13.70	16.60
	650	12	5.2	11.80	14.90	18.10
	700	13	5.6	12.70	16.20	19.60
	750	14	6	13.70	17.40	21.10
	800	15	6.4	14.70	18.70	22.60
	850	16	6.8	15.70	19.90	24.10
	900	17	7.2	16.70	21.20	25.70
	950	18	7.6	17.60	22.40	27.20
	1000	19	8	18.60	23.60	28.70

B1
万向球