

自润滑直线轴承

端法兰·单衬型




大批量
订购
bulk order

■端法兰单衬型



①代号	类型	壳体			滚珠 [M] 材质	保持器 [M] 材质	密封圈 [M] 材质	使用环境 温度°C
		[M] 材质	[H] 硬度	表面处理				
LMFBMX	圆型	GCr15	HRC58 ~	无	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20 ~ 80
LMFDMX				镀镍				
LMKBMX	无							
LMKDMX	镀镍							
LMTBMX	对边切割型	GCr15	HRC58 ~	无	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20 ~ 80
LMTDMX				镀镍				

产品特点: 与标准型法兰式圆型、方型产品相比, 尺寸大致相同, 自带润滑装置, 更适应多种应用。

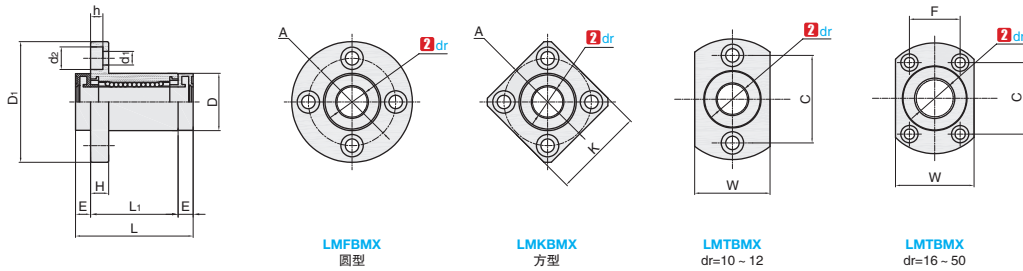

订购编号示例

①代号 - ②内径
LMFBMX - d10

①代号	②内径		球列数	主要尺寸														法兰垂直度	径向跳动 (MAX)	基本额定负载		重量 (g)			
				外径		长度		法兰						连接孔			动 C(kgf)			静 Co(kgf)	圆法兰	方法兰	对边切割法兰		
	dr	公差		D	公差	L	公差	E	D ₁	K	H	A	C	F	W	d ₁	d ₂			h					
LMFBMX	10	0	4	19	0	39		5	40	32	32	32	-	25	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	37.2	55	76	56	68	
	12	0	4	21	0	41		5.5	42	34	6	33	33	-						27	41.2	60	80	61	72
	16	-0.009	5	28	-0.016	49		6	48	37		38	31	22						34	78	120	127	111	119
LMFDMX	20	0	5	32	0	56		7	54	42		43	36	24	38	5.5	9	5.1	0.015	0.015	88	140	191	156	178
LMKBMX	25	0	6	40	0	77	±0.3	9	62	50	8	51	40	32	46						98	160	359	319	344
LMKDMX	30	-0.010	6	45	-0.019	84		10	74	58		60	49	35	51						157	280	494	399	412
LMTBMX	35	0	6	52	0	92		11	82	64	10	67	55	38	58	6.6	11	6.1	0.020	0.020	167	320	678	588	603
LMTDMX	40	0	6	60	0	104		12	96	75	13	78	64	45	66						216	410	1093	913	946
	50	-0.012	6	80	-0.022	128		14	116	92		98	80	56	86						382	810	2263	2063	2100



交货期
5 工作日



优惠价
1-9 100%
10~ 现询

B1
滚珠花键
直线轴承