
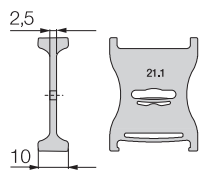

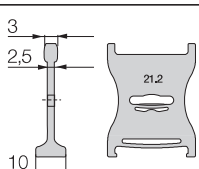


**Innenaufteilung E2/000 e-ketten®** - kein Mindestabstand zu den Seitenlaschen notwendig.  
Trennsteg werden jedes 5. Kettenglied montiert.

		<b>Standard-Trennsteg, breiter Fuß</b>
		unmontiert <b>21.1</b> montiert <b>21.1.1</b>


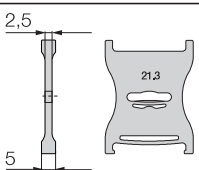
**Innenaufteilung für E2/000 e-ketten®  
Standard - für alle Einsatzzwecke**

Trennsteg, breiter Fuß für maximale Haltekraft und sicheren Stand.

		<b>Trennsteg, schmäler Kopf</b>
		unmontiert <b>21.2</b> montiert <b>21.2.1</b>

**Schnellere Leitungsmontage**

Einseitig fester Sitz mit breitem Fuß, gegenüberliegende Seite schmal für eine leichte Leitungsmontage.


		<b>Trennsteg, schmal</b>
		unmontiert <b>21.3</b> montiert <b>21.3.1</b>

**Für viele dünne Leitungen**

Trennsteg mit schmalen Fuß für viele dünne Leitungen nebeneinander. Platzsparend in e-ketten®.




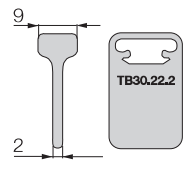
**TB30.75.22**

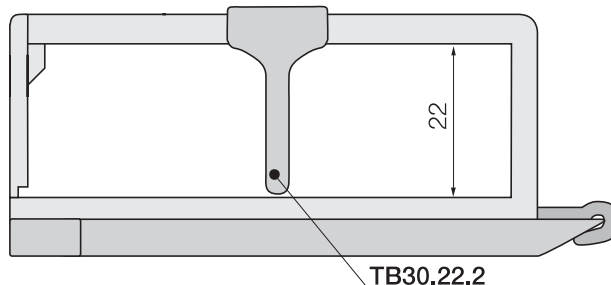

**Innenaufteilung twisterband** - Trennsteg werden nur unmontiert geliefert.  
Sie weden einfach auf den Öffnungssteg aufgeschoben! Trennsteg werden jedes 4. Kettenglied montiert.

**Innenaufteilung für twisterband**

**Trennsteg** - für die Montage einfach den e-ketten® Verschluss öffnen, eine Leitung einlegen und den Trennsteg auf den Öffnungssteg aufschieben. Anschließend weitere Leitungen hinzufügen. Die Trennsteg sorgen für eine übersichtliche, leitungsschonende Innenaufteilung.

		<b>Trennsteg, für TB30.75.22</b>
		unmontiert <b>TB30.22.2</b>