




RX48.2 äußere Positionierung RX48.1 mittige Positionierung RX48.2 äußere Positionierung

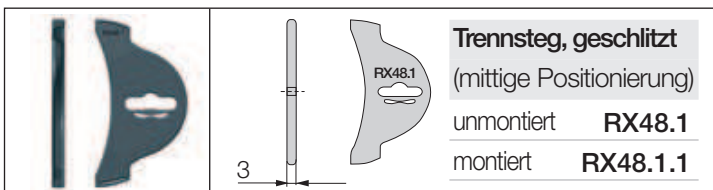

Trennsteg, geschlitzt
(mittige Positionierung)
unmontiert **RX48.1**
montiert **RX48.1.1**

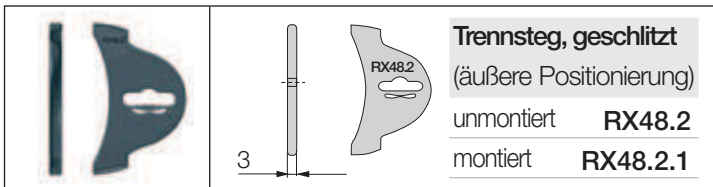

Trennsteg, geschlitzt
(äußere Positionierung)
unmontiert **RX48.2**
montiert **RX48.2.1**

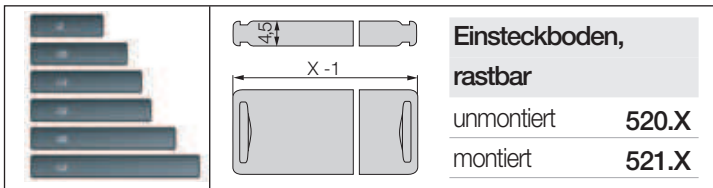

Einsteckboden, rastbar
unmontiert **520.X**
montiert **521.X**

Vertikale Unterteilung - Trennstege geschlitzt:

RX48.1 (mittige Positionierung)

RX48.2 (äußere Positionierung)

Vertikale Unterteilung des großen Befüllungsraums mit kabelschonenden Kunststoff-Trennstegen. Durch ihre Aussparungen können sie zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden. Standardmäßig werden igus® Trennstege jedes 2. Kettenglied montiert!

Horizontale Unterteilung

Rastet sicher an beiden Enden im Trennsteg, feste Breitenfixierung möglich. Als Einsteckboden für eine durchgängige Unterteilung oder als Fachboden für eine regalförmige Aufteilung in 1 Ebene einsetzbar.



Rastbare Einsteckböden

| Breite X [mm] | unmontiert | montiert | Breite X [mm] | unmontiert | montiert |
|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
| 034 | 520.34 | 521.34 | 094 | 520.94 | 521.94 |
| 064 | 520.64 | 521.64 | 124 | 520.124 | 521.124 |