



Variante Stahlschlusselement - pendelnd

- Für pendelnde Verbindungen
- Gleicher Satz (2-teilig) für alle Kettenbreiten
- Elektrisch leitend

Mitnehmer
6000.1

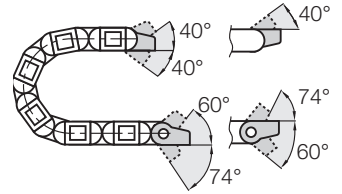

 Festpunkt
6000.2




Mögliche Befestigungsvarianten -
weitere Einbauwinkel ► siehe Einbau-Skizze

**Maße und
Bestellvarianten**

Mitnehmer
6000.1

Festpunkt
6000.2

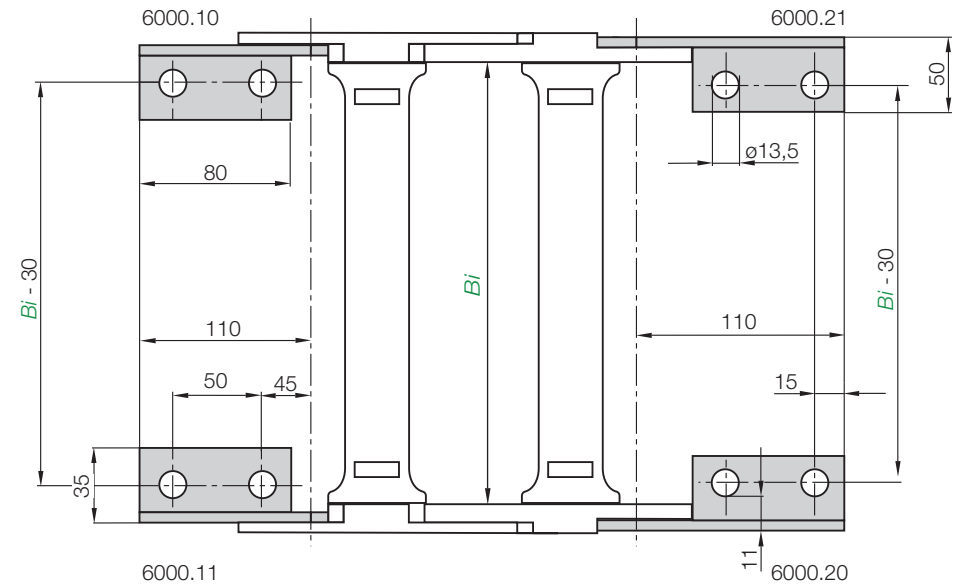

Hinweis Anschlusselemente:

Je nach Kettenlänge endet die E-Kette® mit Außen- bzw. Innenlaschen. Es sollte aus optischen Gründen immer angestrebt werden, die E-Kette® mit Außenlaschen enden zu lassen. Dies ist immer bei ungeraden Gliederzahlen der Fall.


Art. Nr.	Anschlusselement
6000.1.12	Kompletter Befestigungssatz (beide Seiten) für E-Kette® - endet mit Außenlaschen
6000.3.12	Kompletter Befestigungssatz (beide Seiten) für E-Kette® - beginnend mit Außenlaschen (Mitnehmer) - endet mit Innenlaschen (Festpunkt)
6000.1	Anschlusselementersatz Mitnehmer (eine Seite) passend für Außenlasche
6000.2	Anschlusselementersatz Festpunkt (eine Seite) passend für Innenlasche

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
51147 Köln



Internet: www.igus.de
E-mail: info@igus.de

E4/00 | Serie 600-601-R608 | Zubehör | Zugentlastungen

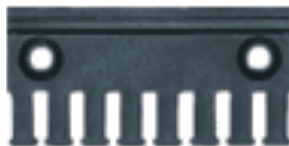

igus® Chainfix Kettenkamm als Einzelteil

Universelle Chainfix Kettenkämme als Einzelelement, **Details ► Kapitel 10**

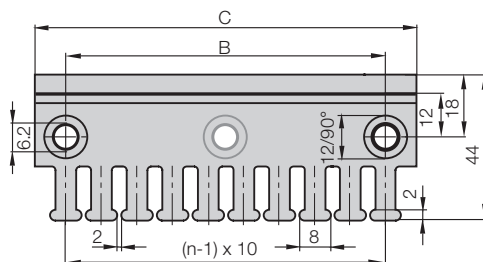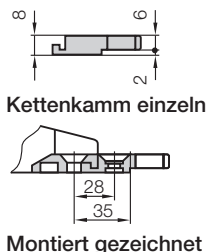

Ketten-Kamm	Zähnezahl n	Maß C [mm]	Maß B [mm]	Mittenbohrung
3050.ZB	5	50	30	-
3075.ZB	7	75	55	-
3100.ZB	10	100	80	-
3115.ZB	11	115	95	-
3125.ZB	12	125	105	-
3150.ZB	15	150	130	-
3175.ZB	17	175	155	-
3200.ZB	20	200	180	+
3225.ZB	22	225	205	+
3250.ZB	25	250	230	+

(- = nein / + = ja)