


Variables Ablegewannen-System Typ VAW 106, Außenklemmung

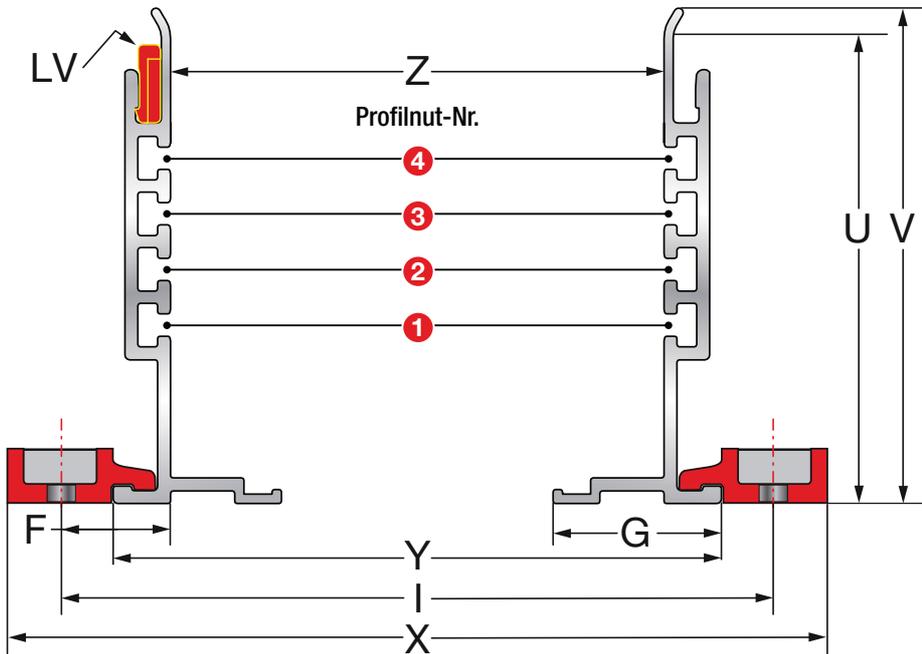

Außenklemmung:
Die Wannenseitenteile werden mit zwei Klemmstücken des Typs KL 50 von außen auf der Montageebene befestigt.

AB = Ketten-Außenbreite
SP = Wannenspiel*

- Z = AB + SP
- Y = AB + SP + 26 mm
- X = AB + SP + 72 mm
- V = 106 mm
- U = 100 mm
- I = Z + 2*F = Z + 49 mm
- F = 24,5 mm
- G = 36,7 mm

* für weitere Informationen zum Wannenspiel SP siehe Seite 304


Ablegewanne Seitenteil	
Typ	VAW 106
Länge	2000 mm
Bestell-Nr.	111435100700

Längsverbinder	
Typ	LV



Bestell-Nr. 111210100000

Klemmstück Typ KL 50

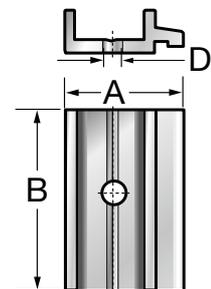

Bestell-Nr.: 111210300000

- A = 32,4 mm
- B = 50,0 mm
- D = 6,2 mm

Gleitschienenprofil	GSP 5/15	GSP 5/15	GSP 7/13	GSP 9/11
				
Bestell-Nr.	111010180000	111010180000	111010200000	111010220000
Zur Verwendung in Verbindung mit Energieführungsketten der Typen				
Einbau der Gleitschiene in Profilnut Nummer	1	MP 25	MP 35, MP 36 G	MP 30
	2	--	--	MP 32.X
	3	MP 41.X, MP 43 G, MP 44	--	--
	4	MP 52.X	--	--