

Hygienic Design

Zubehör Produktions-Datenschrank



Verbindungselemente HD für Ober- und Unterteil

Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

VE	Best.-Nr.
1 Satz	4000.066

Lieferumfang:

- 1 Satz =
- 2 Verstärkungsbleche für Schrank oben
- 4 Verstärkungsbleche für Schrank unten (2 für das Dach, 2 zur Montage von Nivellierfüßen oder Untergestell)
- 2 Abstandshalter mit Bohrung Durchmesser 40 mm zur Kabeldurchführung, Höhe 50/45,8 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen



Wandabstandshalter HD

Funktionsweise:

- Montage an der Wand wahlweise von der Gehäuseinnenseite über Durchgangsloch (max. M8) oder von hinten über integriertes Gewinde M10


Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Wandabstand mm	VE	Best.-Nr.
50	1 St.	4000.100

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen

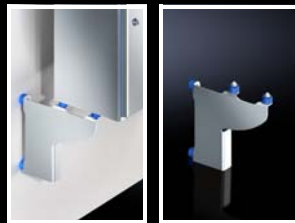

Wandabstandskonsole HD

Material:


- Halter: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Distanzstücke: lebensmittelechter Kunststoff, blau eingefärbt

Lieferumfang:

- 1 Paar Konsolen für unten mit Fläche zum Anschweißen von Kabelgitter
- 1 Abstandshalter für oben
- Inkl. Befestigungsmaterial

Wandabstand mm	VE	Best.-Nr.
150	1 Satz	4000.110

Auf Anfrage.

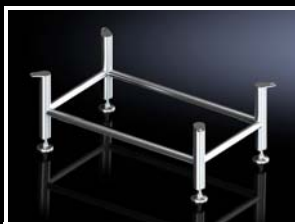

Untergestell HD mit Nivellierung

Material:

- Edelstahlrohr 1.4301 (AISI 304)

Abmessung:

- Höhe: 300 mm

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Auf Anfrage.



Klappe HD, seitlich für Etiketten-Auslauf

Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Lieferumfang:

- Inkl. Scharniere und Vorreiberverschluss

Auf Anfrage.



Steckerdurchführung, klein

Material:

- Kunststoff

Farbe:

- RAL 9005

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 65 bei sachgerechter Montage

Passend für	VE	Best.-Nr.
2 Kabel Ø 6 – 8 mm	1 St.	2400.300
3 Kabel Ø 4 – 6 mm	5 St.	2400.500

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial