

Wandanbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e



Zubehör für Klimatisierung Seite 369 Software Therm Seite 385

Temperaturregelung:

- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35°C)

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54

Lieferumfang:

- Nanobeschichteter Verflüssiger
- Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
- Bohrschablone
- Befestigungsmaterial

Approbationen:


Finden Sie im Internet

Kennlinienfelder:

Finden Sie im Internet

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

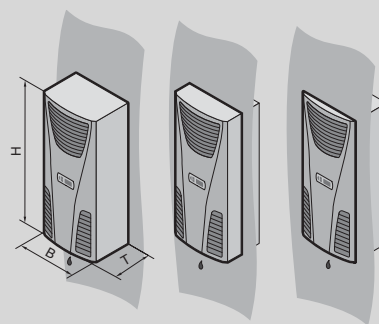

Leistungsklasse 500 W

Best.-Nr.	VE	3303.500	3303.510	3303.600	Seite
Material	Edelstahl	-	-	■	
	Stahlblech	■	■	-	
Farbe	RAL 7035	■	■	-	
Gesamtkühlleistung 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511 kW		0,55	-	0,55	
Gesamtkühlleistung 50/60 Hz L35 L35 kW		0,55 / 0,66	0,66	0,55 / 0,66	
Gesamtkühlleistung 50/60 Hz L35 L50 kW		0,33 / 0,4	0,4	0,33 / 0,4	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		230, 1~, 50/60	115, 1~, 60	230, 1~, 50/60	
Breite (B) mm		280	280	280	
Höhe (H) mm		550	550	550	
Tiefe (T) mm		210	210	210	
Bemessungsstrom max. A		2,6 / 2,6	5,7	2,6 / 2,6	
Anlaufstrom A		5,1 / 6,4	11,5	5,1 / 6,4	
Vorsicherung A		10	10	10	
Nennleistung P _{el} 50/60 Hz L35 L35 kW		0,39 / 0,41	0,5	0,39 / 0,41	
Nennleistung P _{el} 50/60 Hz L35 L50 kW		0,45 / 0,42	0,53	0,45 / 0,42	
Betriebstemperaturbereich		+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	
Einstellbereich		+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511		1,4	1,31	1,4	
Kältemittel g		R134a, 170	R134a, 170	R134a, 170	
Zulässiger Betriebsdruck (p max.) bar		28	28	28	
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend), Innenkreislauf / Außenkreislauf m ³ /h		265 / 315	280 / 345	265 / 315	
Gewicht kg		17,0	17,0	17,0	
Zubehör					
Filtermatten	3 St.	3286.300	3286.300	3286.300	369
Metallfilter	1 St.	3286.310	3286.310	3286.310	370
Türpositionsschalter	1 St.	4127.010	4127.010	4127.010	639
Kondensatschlauch	1 St.	3301.610	3301.610	3301.610	377