

# Wandanbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e



Zubehör für Klimatisierung Seite 369 Software Therm Seite 385

## Temperaturregelung:

- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35°C)

## Schutzart IP nach IEC 60 529:

- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54

## Lieferumfang:

- Nanobeschichteter Verflüssiger
- Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
- Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
- Bohrschablone
- Befestigungsmaterial

## Approbationen:


Finden Sie im Internet

## Kennlinienfelder:

Finden Sie im Internet

## Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

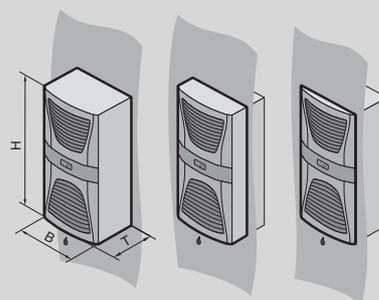

## Leistungsklasse 1000 W

Best.-Nr.	VE	3304.500	3304.510	3304.540	3304.600	3304.640	Seite
Material	Edelstahl	-	-	-	■	■	
	Stahlblech	■	■	■	-	-	
Farbe	RAL 7035	■	■	■	-	-	
<b>Gesamtkühlleistung 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511 kW</b>		<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	
Gesamtkühlleistung 50/60 Hz L35 L35 kW		1,1 / 1,25	1,1 / 1,25	1,1 / 1,25	1,1 / 1,25	1,1 / 1,25	
Gesamtkühlleistung 50/60 Hz L35 L50 kW		0,91 / 0,9	0,91 / 0,9	0,98 / 0,9	0,91 / 0,9	0,98 / 0,9	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	
Breite (B) mm		400	400	400	400	400	
Höhe (H) mm		950	950	950	950	950	
Tiefe (T) mm		260	260	260	260	260	
Bemessungsstrom max. A		5,4 / 5	10,6 / 11,1	2,8 / 2,9	5,4 / 5	2,8 / 2,4	
Anlaufstrom A		12 / 14	26 / 28	11,5 / 12,7	12 / 14	11,5 / 12,7	
Vorsicherung A		10	-	-	10	-	
Trafoschutzschalter A		-	11...16	-	-	-	
Motorschutzschalter A		-	-	6,3...10	-	6,3...10	
Nennleistung P <sub>el</sub> 50/60 Hz L35 L35 kW		0,6 / 0,68	0,6 / 0,68	0,64 / 0,79	0,6 / 0,68	0,64 / 0,79	
Nennleistung P <sub>el</sub> 50/60 Hz L35 L50 kW		0,71 / 0,81	0,71 / 0,81	0,73 / 0,9	0,71 / 0,81	0,73 / 0,9	
Betriebstemperaturbereich		+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	
Einstellbereich		+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511		1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	
Kältemittel g		R134a, 325	R134a, 500	R134a, 325	R134a, 325	R134a, 325	
Zulässiger Betriebsdruck (p max.) bar		28	28	28	28	28	
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend), Innenkreislauf / Außenkreislauf m <sup>3</sup> /h		600 / 900	600 / 900	600 / 900	600 / 900	600 / 900	
Gewicht kg		39,0	44,0	40,0	39,0	40,0	
<b>Zubehör</b>							
Filtermatten	3 St.	3286.400	3286.400	3286.400	3286.400	3286.400	369
Metallfilter	1 St.	3286.410	3286.410	3286.410	3286.410	3286.410	370
Türpositionsschalter	1 St.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	639