


## Einstellbare 45° Winkelverschraubungen mit Kontermutter

Einschraubgewinde:  
Metrisches Feingewinde,  
ISO 6149  
zylindrisch

Abdichtung durch  
O-Ring

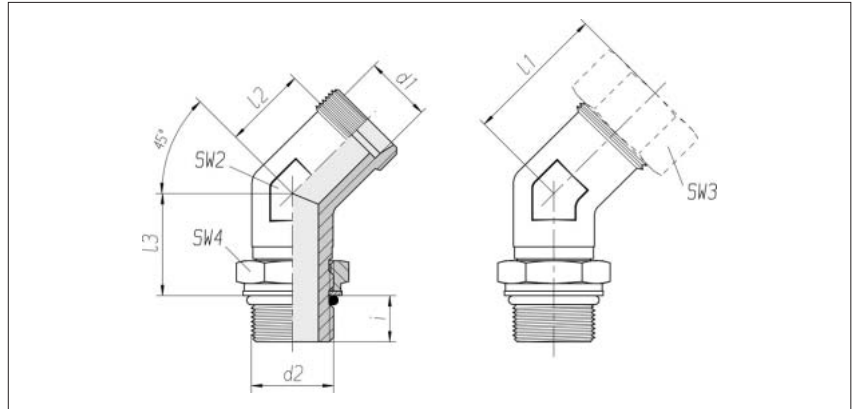

Reihe Rohr-AD d1	Druck	d2	SW2	SW3	SW4	l1* ca.	l2	l3	i	Nm -10 %	kg/100 ca.	Bestell-Nr. Einzelteil	Bestell-Nr. **
L 6	PN 315	M 10 x 1	19	14	14	29	14	20	7	15	6,1	1 1 45 00 20 81***	1 1 45 00 20 XX
L 8	PN 315	M 12 x 1,5	19	17	17	31	16	22	10	25	7,1	1 1 45 05 20 81	1 1 45 05 20 XX
L 10	PN 315	M 14 x 1,5	19	19	19	32	17	25	10	35	8,1	1 1 45 10 20 81	1 1 45 10 20 XX
L 12	PN 315	M 16 x 1,5	19	22	22	34	19	26	10	40	8,7	1 1 45 15 20 81	1 1 45 15 20 XX
L 15	PN 315	M 18 x 1,5	19	27	24	32	17	30	11	45	9,7	1 1 45 20 20 81	1 1 45 20 20 XX
L 18	PN 315	M 22 x 1,5	24	32	27	35,5	19	33	12	60	17,7	1 1 45 25 20 81	1 1 45 25 20 XX
L 22	PN 160	M 27 x 2	27	36	32	39	22,5	35	14	100	19,8	1 1 45 30 20 81	1 1 45 30 20 XX
L 28	PN 160	M 33 x 2	36	41	41	41	24,5	38	14	160	32,3	1 1 45 35 20 81	1 1 45 35 20 XX
L 35	PN 160	M 42 x 2	41	50	50	50,5	27	48	14	210	53,7	1 1 45 40 20 81	1 1 45 40 20 XX
L 42	PN 160	M 48 x 2	50	60	55	50	40	49	16	260	69,5	1 1 45 45 20 81	1 1 45 45 20 XX
S 6	PN 400	M 12 x 1,5	19	17	17	31	16	22	10	35	7,6	1 1 45 50 20 81	1 1 45 50 20 XX
S 8	PN 400	M 14 x 1,5	19	19	19	32	17	26	10	45	9,1	1 1 45 55 20 81	1 1 45 55 20 XX
S 10	PN 400	M 16 x 1,5	19	22	22	34,5	18	27	11	55	10,4	1 1 45 60 20 81	1 1 45 60 20 XX
S 12	PN 400	M 18 x 1,5	19	24	24	33,5	17	31	12	70	12,4	1 1 45 65 20 81	1 1 45 65 20 XX
S 16	PN 400	M 22 x 1,5	24	30	27	42,5	19	35	14	100	18,3	1 1 45 75 20 81	1 1 45 75 20 XX
S 20	PN 400	M 27 x 2	27	36	32	43	21,5	39	16	170	27,7	1 1 45 80 20 81	1 1 45 80 20 XX
S 25	PN 315	M 33 x 2	36	46	41	47	23	44	16	310	45,2	1 1 45 85 20 81	1 1 45 85 20 XX
S 30	PN 250	M 42 x 2	41	50	50	50,5	24	51	17	330	72,0	1 1 45 90 20 81	1 1 45 90 20 XX
S 38	PN 200	M 48 x 2	50	60	55	59	28	54	19	420	104,2	1 1 45 95 20 81	1 1 45 95 20 XX

Ergänzung der Bestell-Nr. für Komplettverschraubungen  
Rohranschluss                      Ergänzung Bestell-Nr.

2S	07
ES-4	09
BV-10	siehe Umschlagseite

\* gilt für Komplettverschraubungen  
mit 2S oder ES-4 Rohranschluss-  
teilen.  
BV-10 siehe Umschlagseite.

\*\* mit Überwurfmutter und  
2S, ES-4 oder BV-10  
Rohranschlussstücken

\*\*\* Beispiel Bez. Vergl.:  
VEE06LMOROMD